

# Napájacia jednotka SVG-1/230VAC-24VDC-10A


FESTO

číslo dielca: 547868

Výbehový typ

s menovitým výstupným napätím 24 V DC a menovitým výstupným prúdom 10 A.

Výbehový typ. Dodatečný do 2014. Pre alternatívny produkt - pozrite portál podpory.

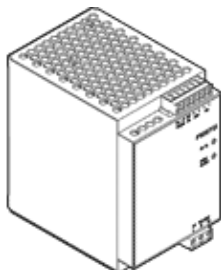

## údajový list

charakteristický znak	Hodnota
Šírka	85 mm
Výška	130 mm
Dĺžka	125 mm
montážna poloha	Voľná konvekcia
Primárne napájanie	Jedno-fázový
Vstupný prúd	2,8 - 1,2 A
Menovité výstupné napätie DC	24 V
Menovitý výstupný prúd	10 A
Rozsah vstupného napätia AC	100 ... 240 V
Premostenie pri výpadku prúdu	50 ms
Sieťová frekvencia	45 ... 65 Hz
CE-Značka (pozri prehlásenie o zhode)	podľa smernice EU-EMV podľa smernice EU o nízkom napätí
Teplota skladovania	-40 ... 85 °C
Relatívna vlhkosť vzduchu	95%
Spôsob ochrany	IP20
Teplota okolia	-25 ... 70 °C
Osvedčenie	C-Tick c UL us - Listed (OL)
Hmotnosť výrobku	1.300 g
Typ upevnenia	s DIN lištou
Materiálový údaj	zahŕňa látky obsahujúce LABS