


prípojovacia lišta VABM-B6-E-G12-16-M1

číslo dielca: 550186

FESTO

pre ventily VUVB s multipólovým prípojom.

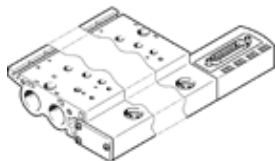

údajový list

charakteristický znak	Hodnota
Sieťový modul	21 mm
Max. počet miest na ventily	16
Trieda odolnosti proti korózii KBK	2
Max. uťahovací moment, montáž na lištu	1,5 Nm
Maximálny uťahovací moment na upevnenie ventilu	2 Nm
Max. uťahovací moment, montáž na stenu	5 Nm
Hmotnosť výrobku	2.100 g
Prípojka pomocného riadiaceho vzduchu 12/14	G1/8
Pneumatická prípojka 1	G1/2
Pneumatická prípojka 3	G1/2
Materiálový údaj	Bez medi a PTFE zhoda s RoHS
Materiálová informácia, prípojovacia lišta	Hliníková tvárna zliatina