


Prípojovacia lišta VABM-C7-12G-G18-7

číslo dielca: 552666

FESTO

pre elektromagnetický ventil VOVG s extérnym prívodom pomocného ovládacieho vzduchu.

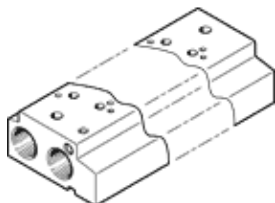

údajový list

charakteristický znak	Hodnota
Max. počet miest na ventily	7
Trieda odolnosti proti korózii KBK	2 - Mierne zaťaženie koróziou
LABS - konformita	VDMA24364-B2-L
Hmotnosť výrobku	189 g
Prípojka riadiaceho vzduchu 12	M3
Pneumatická prípojka 1	G1/8
Pneumatická prípojka 3	G1/8
Materiálový údaj	zhoda s RoHS
Materiál prípojovacej lišty	Hliníková tvárna zliatina