


Konštrukčná zostava vlnovca DADB-V6-63-S126-175

číslo dielca: 553335

FESTO

pre normalizovaný valec podľa ISO 15552.

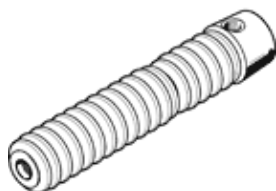

údajový list

charakteristický znak	Hodnota
Vonkajší priemer	57 mm
Velkosť	63
Rozsah zdvíhu	126 ... 175 mm
Predĺženie piestnej tyče	56 mm
Typ	okrúhly
montážna poloha	ľubovoľný
Konštrukčné vyhotovenie	Sada krycej manžety na piestnu tyč so zvedením odfukom
Trieda odolnosti proti korózii KBK	3 - Silné zaťaženie koróziou
LABS - konformita	VDMA24364-B2-L
Odolnosť proti látkam	Prach Úlomky Oleje Mazivo Benzín
Spôsob ochrany	IP54
Teplota okolia	-10 ... 80 °C
Hmotnosť výrobku	103 g
Typ upevnenia	nasunuteľný so závitovým kolíkom
Pneumatická prípojka	G1/4
Materiálový údaj	zhoda s RoHS
Materiál komponentov adaptéra	PA - zosilnený
Materiál tesnení	NBR
Materiál mechu	NBR
Materiál závitového kolíku	vysokolegovaná nehrdzavejúca oceľ