


# Paralélna montážna sada EAMM-U-A19-40A

číslo dielca: 559785

FESTO

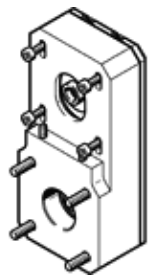

## údajový list

charakteristický znak	Hodnota
Velkosť	19
montážna poloha	ľubovoľný
Max. počet otáčok	6.000 1/min
Teplota skladovania	-25 ... 60 °C
Relatívna vlhkosť vzduchu	0 - 95 %
Spôsob ochrany	IP40
Teplota okolia	0 ... 50 °C
Hmotnostný moment zotrvačnosti	2,868 kgmm <sup>2</sup>
Hnací moment pri chode naprázdno	0,05 Nm
Prenosný krútiaci moment	1 Nm
Hmotnosť výrobku	270 g
Materiálový údaj	zhoda s RoHS