


# Paralélna montážna sada EAMM-U-A22-55A

číslo dielca: 559786

FESTO

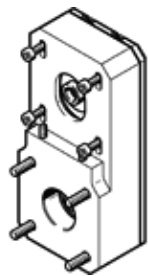

## údajový list

charakteristický znak	Hodnota
Velkosť	22
montážna poloha	ľubovoľný
Max. počet otáčok	4.000 1/min
Teplota skladovania	-25 ... 60 °C
Relatívna vlhkosť vzduchu	0 - 95 %
Spôsob ochrany	IP40
Teplota okolia	0 ... 50 °C
Hmotnostný moment zotrvačnosti	9,63 kgmm <sup>2</sup>
Hnací moment pri chode naprázdno	0,1 Nm
Prenosný krútiaci moment	3 Nm
Hmotnosť výrobku	410 g
Materiálový údaj	zhoda s RoHS