


Príruba motora EAMF-A-38A-40S/40T

číslo dielca: 562669

FESTO

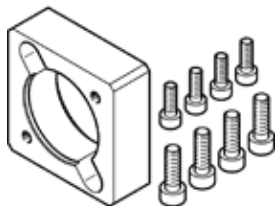

údajový list

charakteristický znak	Hodnota
montážna poloha	ľubovoľný
LABS - konformita	VDMA24364-B2-L
Teplota skladovania	-25 ... 60 °C
Relatívna vlhkosť vzduchu	0 - 95 %
Teplota okolia	-10 ... 60 °C
Hmotnosť výrobku	80 g
Kód rozhrania, motor in	40S 40T
Kód rozhrania, teleso spojky	38A.2
Materiálový údaj	zhoda s RoHS