


# Pripojovací kábel NEBV-S1W25-K-10-N-LE15

číslo dielca: 565282

FESTO

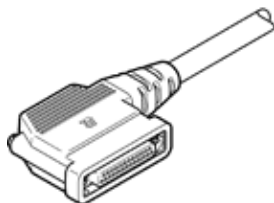

## údajový list

charakteristický znak	Hodnota
montážna poloha	ľubovoľný
Vlastnosť vedenia	Pre statické aplikácie
Rozsah pracovného napätia DC	$\leq 24$ V
Prúdová zaťažiteľnosť pri 40°C	2,95 A
Spôsob ochrany	IP65
Teplota okolia pri pohyblivom uložení kábla	-5 ... 80 °C
Teplota okolia	-40 ... 80 °C
Hmotnosť výrobku	1.580 g
Elektrická prípojka	25-pinový zásuvka Sub-D
Káblové usporiadanie	18 x 0,34 mm <sup>2</sup>
Priemer kábla	9,5 mm
Dĺžka kábla	10 m
Typ upevnenia	4-40UNC
Materiálový údaj	zhoda s RoHS
Materiálová informácia pre skriňu	TPE
Materiálová informácia pre opláštenie kábla	PVC
Materiálová informácia pre zverné kontakty	bronz pozlátený