


# Montážna sada mechového valca EADB-V1-32-S10-100

číslo dielca: 570262

FESTO

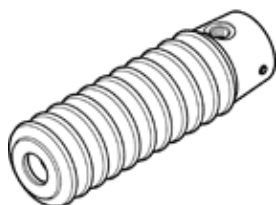

## údajový list

charakteristický znak	Hodnota
Vonkajší priemer	46 mm
Veľkosť	32
Rozsah zdvíhu	10 ... 100 mm
Predĺženie piestnej tyče	44 mm
Typ	okružný
montážna poloha	ľubovoľný
Konštrukčné vyhotovenie	Sada krycej manžety na piestnu tyč so zvedením odfukom
Trieda odolnosti proti korózii KBK	3
Odolnosť proti látkam	Prach Úlomky Oleje Mazivo Benzín
Spôsob ochrany	IP65 podľa IEC 60529
Teplota okolia	-10 ... 80 °C
Pohybovaná hmotnosť	35 g
Hmotnosť výrobku	77 g
Typ upevnenia	nasunuteľný so závitovým kolíkom
Pneumatická prípojka	G1/8
Materiálový údaj	zhoda s RoHS
Materiálová informácia: Lišta	Hliníková tvárna zliatina eloxovaný
Materiálová informácia pre tesnenia	NBR
Materiálová informácia: Krycia manžeta na piestnu tyč	NBR
Materiálová informácia - závitový kolík	vysokolegovaná nehrdzavejúca oceľ