


Spojovací kábel NEBS-L2G4-K-2.5-LE4

číslo dielca: 570921

FESTO

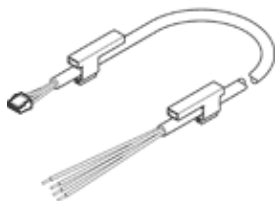

údajový list

| charakteristický znak | Hodnota |
|--|--|
| Vlastnosť vedenia | Štandardný |
| Testovacie podmienky kábla | Ohybová pevnosť podľa noriem Festo, podmienky skúšok na vyžiadanie Podmienky testovania na vyžiadanie |
| Rozsah pracovného napätia DC | 0 ... 30 V |
| Nárazová pevnosť | 0,8 kV |
| Prúdová zaťažiteľnosť pri 40°C | 1 A |
| Stupeň znečistenia | 2 |
| Spôsob ochrany | IP40 |
| Teplota okolia pri pohyblivom uložení kábla | -5 ... 60 °C |
| Teplota okolia | -20 ... 60 °C |
| Elektrický prípoj 1 | Zásuvka, pravouhlý tvar L2, 4-pólová |
| Elektrický prípoj 2 | voľný koniec, 4-žily |
| Káblové usporiadanie | 4 x 0,14 mm ² |
| Priemer kábla | 4,1 mm |
| Dĺžka kábla | 2,5 m |
| Nominálny prierez vodiča | 0,14 mm ² |
| Rozlíšenie pomocou farebnej izolácie vodičov | modrý hnedá čierny biely |
| Farba káblového opláštenia | šedý |
| Materiálový údaj | Bez medi a PTFE zhoda s RoHS |
| Materiálová informácia pre skriňu | PBT |
| Materiálová informácia, Izolačné púzdro | PP |
| Materiálová informácia pre opláštenie kábla | PVC |