


Priestorový portál DHSR-15-EGC120TB-EGC120TB-DNCE40

číslo dielca: 574554

FESTO

Ak si želáte obdržať nezáväznú cenovú ponuku, prosím kliknite na značku Faxový dopyt.

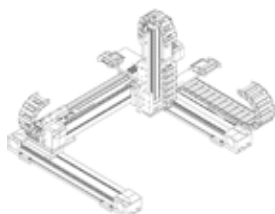

údajový list

charakteristický znak	Hodnota
Zostava	priestorový portál 15
Užitočná záťaž	0 ... 15 kg
Pohon, os Z	DNCE-40
Druh pohonu, os Z	elektrický Ozubený remeň
Medzipoloha, os Z	ktorýkoľvek
Zdvih, os - Z	0 ... 200 mm
Opakovateľná presnosť v koncovej polohe os Z	± 0,02 mm
Pohon, os Y	EGC-120-TB
Druh pohonu, os Y	elektrický Pohon s ozubeným remeňom a s guľôčkovým vedením
Medzipoloha, os Y	ktorýkoľvek
Zdvih, os - Y	0 ... 2.000 mm
Opakovateľná presnosť v koncovej polohe os Y	± 0,08 mm
Opakovateľná presnosť v medzipolohe os Y	± 0,08 mm
Pohon, os X	EGC-120-TB
Druh pohonu, os X	elektrický Pohon s ozubeným remeňom a s guľôčkovým vedením
Medzipoloha, os X	ktorýkoľvek
Zdvih, os - X	0 ... 8.500 mm
Opakovateľná presnosť v koncovej polohe os X	± 0,08 mm
Opakovateľná presnosť v medzipolohe os X	± 0,08 mm