


# Prípojovací blok VABM-B10-20E-N38-5-P3

číslo dielca: 576456

FESTO

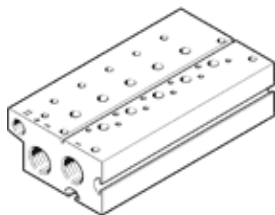

## údajový list

charakteristický znak	Hodnota
Sieťový modul	22 mm
montážna poloha	ľubovoľný
Max. počet miest na ventily	5
Trieda odolnosti proti korózii KBK	2 - Mierne zaťaženie koróziou
LABS - konformita	VDMA24364-B1/B2-L
Hmotnosť výrobku	825 g
Typ upevnenia	s priebežným vŕtaním
Prípojka riadiaceho vzduchu 12	1/8 NPT
Pneumatická prípojka 1	3/8 NPT
Pneumatická prípojka 3	3/8 NPT
Materiálový údaj	zhoda s RoHS
Materiál prípojovacej lišty	Hliníková tvárna zliatina