


Prípojovací blok VABM-B10-30E-G34-10

číslo dielca: 8026367

FESTO

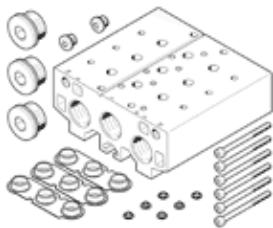

údajový list

| charakteristický znak | Hodnota |
|------------------------------------|-------------------------------|
| Sieťový modul | 32 mm |
| montážna poloha | ľubovoľný |
| Max. počet miest na ventily | 10 |
| Trieda odolnosti proti korózii KBK | 2 - Mierne zaťaženie koróziou |
| LABS - konformita | VDMA24364-B1/B2-L |
| Hmotnosť výrobku | 5.646 g |
| Typ upevnenia | s priebežným vŕtaním |
| Prípojka riadiaceho vzduchu 12 | G1/8 |
| Prípojka riadiaceho vzduchu 14 | G1/8 |
| Pneumatická prípojka 1 | G3/4 |
| Pneumatická prípojka 3 | G3/4 |
| Pneumatická prípojka 5 | G3/4 |
| Materiálový údaj | zhoda s RoHS |
| Materiál prípojovacej lišty | Hliníková tvárna zliatina |