


Napájacia doska VABF-B10-30-P1-G38

číslo dielca: 8026433

FESTO

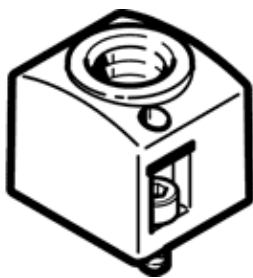

údajový list

charakteristický znak	Hodnota
Pracovný tlak Mpa	-0,09 ... 1 MPa
Pracovný tlak	-0,9 ... 10 bar
Trieda odolnosti proti korózii KBK	2 - Mierne zaťaženie koróziou
LABS - konformita	VDMA24364-B1/B2-L
Max. uťahovací krútiaci moment	6 Nm
Hmotnosť výrobku	40 g
Typ upevnenia	s priebežným vŕtaním
Pneumatická prípojka 1	G3/8
Materiálový údaj	zhoda s RoHS
Materiál dosky napájania	Hliníkový tlakový odliatok