


Konštrukčná zostava adaptéra DHAA-G-Q11-32-B17-25

číslo dielca: 8033608

Výbehový typ

[Výbehový typ. Dodateľný do 2020. Pre alternatívny produkt - pozrite portál podpory.](#)

FESTO

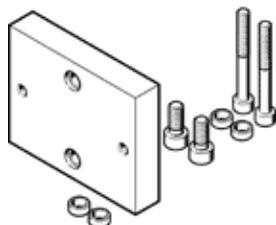

údajový list

charakteristický znak	Hodnota
Velkosť	25
montážna poloha	ľubovoľný
Trieda odolnosti proti korózii KBK	2 - Mierne zaťaženie koróziou
Hmotnosť výrobku	204 g
Typ upevnenia	s priebežnou dierou a skrutkou s centrovacím puzdrom
Materiálový údaj	zhoda s RoHS
Materiál dosky adaptéra	Hliníková tvárna zliatina
Materiál skrutiek	Oceľ
Materiál centrovacích prvkov	Oceľ