


kruhový valec DGS-20-200-PPV

číslo dielca: 8831

Výbehový typ

FESTO

s obojstranným, nastaviteľným/4ným tlmením v konc. Polohách
Výbehový typ. Dodateľný do 2016. Pre alternatívny produkt - pozrite
portál podpory.

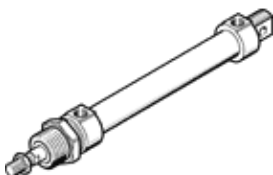

údajový list

| charakteristický znak | Hodnota |
|--|---|
| Zdvih | 200 mm |
| priemer piesta | 20 mm |
| Tlmenie | PPV: obojstranné nastaviteľné pneumatické tlmenie koncových polôh |
| Rozpoznanie polohy | bez |
| Premenné | jednostranná piestnica |
| Pracovný tlak | 1 ... 10 bar |
| činnosť | dvojčinný |
| Pracovné médium | Stlačený vzduch podľa ISO8573-1:2010 [7:4:4] |
| Poznámka k ovládacímu a riadiacemu médiu | Možná prevádzka s mazaním (pre ďalšiu prevádzku požadovaná) |