

# kruhový valec DGS-16-25-P-A

 

číslo dielca: 9326

Výbehový typ

FESTO

s pružnými tlmiacimi krúžkami v konc. polohách.

Výbehový typ. Dodateľný do 2016. Pre alternatívny produkt - pozrite portál podpory.

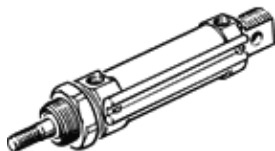

## údajový list

charakteristický znak	Hodnota
Zdvih	25 mm
priemer piesta	16 mm
Tlmenie	P: elastické tlmiace krúžky obojstranné
Rozpoznanie polohy	pre snímače koncových polôh
Premenné	jednostranná piestnica
Pracovný tlak	1 ... 10 bar
činnosť	dvojčinný
Pracovné médium	Stlačený vzduch podľa ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Poznámka k ovládacímu a riadiacemu médiu	Možná prevádzka s mazaním (pre ďalšiu prevádzku požadovaná)