 



Glušnik z dušenjem VFFK-C-K-R14-P

Številka dela: 133143

FESTO

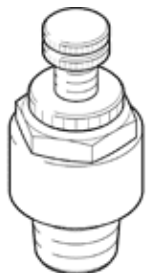

Podatkovni list

| Značilnost | Vrednost |
|---|---|
| Ventil | Dušilnik-glušnik |
| Pnevmatični priključek 1 | R1/4 |
| Element za nastavljanje | Narebren vijak |
| Način pritrditve | za uvitje |
| Normalni pretok 0,6→0 MPa (6→0 bar, 87→0 psi) | 0 ... 420 l/min |
| Obratovalni tlak | 0 ... 10 bar |
| Temperatura okolice | 0 ... 60 °C |
| Vrsta tesnila na navojnem zatiču | Premaz |
| Položaj vgradnje | poljuben |
| Obratovalni tlak celotnega temperaturnega območja | 0 ... 10 bar |
| Delovni medij | Stisnjen zrak po ISO8573-1:2010 [7:4:4] |
| Opozorilo za obratovalni in krmilni medij | Možno obratovanje z naoljevanjem |
| LABS (PWIS) skladnost | VDMA24364-B1/B2-L |
| Temperatura medija | 0 ... 60 °C |
| Masa izdelka | 25 g |
| Material, dušilni vložek | PE |
| Material, navojni čep | Medenina, nikljana |
| Opomba o materialu | Ustreza RoHS |
| Material, regulirni vijak | Medenina, nikljana |