


Vodilna enota FEN-1/2"-5/8"- -KF

Številka dela: 151731

FESTO

s krogličnimi obtočnimi vodili, služi za varovanje pred zasukom, omogoča visoko natančnost vodenja.

Tip, ki se opušča. Dobavljiv do 2021. Za alternativni izdelek si oglejte portal za podporo.

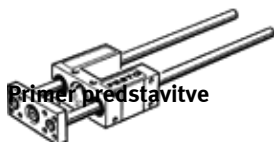

Primer predstavitve

Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Velikost	1/2"
Gib	0,04 ... 10 "
Položaj vgradnje	poljuben
Vodilo	Kroglična vodila
Konstruktivna zgradba	Vodilo
Temperatura okolice	-4 ... 176 °F
Sila za premik	15 N
Dodatek mase na 10 mm giba	14 g
Osnovna masa za 0 mm giba	429 g
Način pritrditve	z notranjim navojem
Material, vodilni element	jeklo za poboljšanje
Material, ohišje	Aluminijeva litina za kovanje