


Vodilna enota FENG-4"- -KF

Številka dela: 151751

FESTO

s krogličnimi obtočnimi vodili, služi za varovanje pred zasukom, omogoča visoko natančnost vodenja.

Tip, ki se opušča. Dobavljen do 2021. Za alternativni izdelek si oglejte portal za podporo.

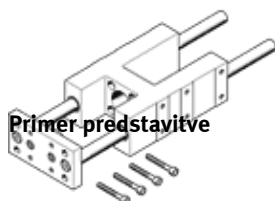

Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Velikost	4"
Gib	0,4 ... 20 "
Položaj vgradnje	poljuben
Vodilo	Kroglična vodila
Konstruktivna zgradba	Vodilo
Temperatura okolice	-4 ... 176 °F
Sila za premik	40 N
Dodatek mase na 10 mm giba	80 g
Osnovna masa za 0 mm giba	12.990 g
Način pritrditve	z notranjim navojem
Material, vodilni element	jeklo za poboljšanje
Material, ohišje	Aluminijeva litina za kovanje