

 

# Regulator tlaka LRMA-QS-8

Številka dela: 153497  
Izdelek, ki se opušča

[z manometrom.](#)

[Tip, ki se opušča.](#) [Dobavljiv do 2021.](#) [Za alternativni izdelek si oglejte portal za podporo.](#)

FESTO

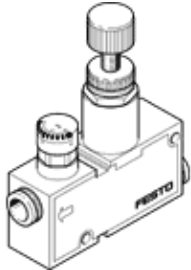

## Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Regulator	Izstopni tlak konstanten s sekundarno odzračitvijo
Pnevmatični priključek 1	QS-8
Pnevmatični priključek 2	QS-8
Način pritrditve	s skošnjo izvrtino
Normalni imenski pretok	124 l/min
Vstopni tlak 1	0 ... 9 bar
Temperatura okolice	0 ... 60 °C
Material, ohišje	Ojačan PBT
Delovni medij	Stisnjen zrak po ISO8573-1:2010 [7:-:-]
Varovanje vklopa	Narebren vijak s protimatico
Položaj vgradnje	poljuben
Konstrukcijska zgradba	neposredno krmiljen batni regulator s neprekinjenim napajanjem
Prikaz tlaka	z manometrom
Območje regulacije tlaka	1 ... 8 bar
Masa izdelka	68 g
Material, navojni čep	Med (medenina) nikljan
Material, tesnilo navoja	PTFE