


# Aksialni sklop EAMM-A-R38-57A

Številka dela: 1578138

★ Osnovni program

primeren za električne pogone.

FESTO

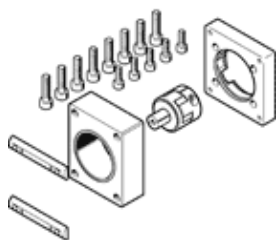

## Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Položaj vgradnje	poljuben
LABS (PWIS) skladnost	VDMA24364-B2-L
Temperatura skladiščenja	-25 ... 60 °C
Relativna vlažnost zraka	0 - 95 %
Vrsta zaščite	IP40
Temperatura okolice	-10 ... 60 °C
Prenosni vrtilni moment	3,6 Nm
Masa izdelka	280 g
Koda vmesnika aktuatorja	R38
Koda vmesnika, motor in	57A
Opomba o materialu	Ustreza RoHS