


Prosti tek FLSM-25-L

Številka dela: 164231

FESTO

za zasučni pogon DSM.

Ti pogoni so lahko na zahtevo dobavljeni tudi z ATEX-certifikatom.
Podatki v podatkovnem listu o "ATEX-oznaki", "ATEX-temperaturi okolice" in "CE-oznaki" se nanašajo samo na pogone s certifikatom.

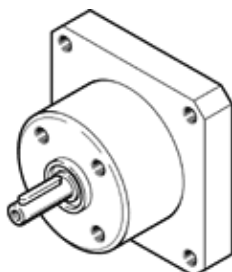

Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Velikost	25
Smer vrtenja	Levi tek
Položaj vgradnje	poljuben
LABS (PWIS) skladnost	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura okolice	-10 ... 60 °C
Teoretični vrtilni moment pri 0,6 MPa (6 bar, 87 psi)	4,98 Nm
Masa izdelka	650 g
Material, ohišje	Aluminijeva litina za kovanje
Material, tulka	Jeklo za cementiranje
Material, gred	Jeklo za cementiranje