


Večkratni razdelilnik QSYTF-3/8-3/8-U

Številka dela: 190836

FESTO

Obračanje za 360°, zunanji in notranji navoj z zunanjim šestrobom.

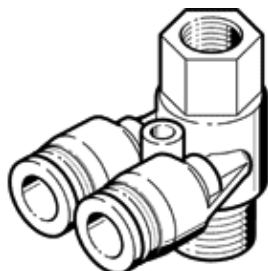

Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Velikost	Standarden
Imenska velikost	5,3 mm
Vrsta tesnila na navojnem zatiču	Premaz
Položaj vgradnje	poljuben
Konstruktivska zgradba	Princip potisni/povleci
Enota pakiranja	1
Obratovalni tlak celotnega temperaturnega območja	-0,95 ... 10 bar
Morska klasifikacija	glej certifikat
Delovni medij	Stisnjen zrak po ISO8573-1:2010 [7:-:-]
Opozorilo za obratovalni in krmilni medij	Možno obratovanje z naoljevanjem
Razred odpornosti proti koroziji KBK	1 - nizka korozijska obremenitev
Temperatura okolice	-10 ... 60 °C
Masa izdelka	74,5 g
Število izhodov	2
Število napajalnih vodov	1
Pnevmatični priključek 1	Zunanji navoj 3/8 NPT Notranji navoj 3/8 NPT
Pnevmatični priključek 2	za cevi z zunanjim premerom 3/8"
Barva sprostitvenega obroča	siva
Opomba o materialu	Ustreza RoHS
Material, ohišje	PBT
Material, votel vijak	Medenina, nikljana
Material, sprostitveni obroč	POM
Material, tesnilo cevi	NBR
Material, segment cevne spojke	visokolegirano jeklo, nerjavno