


# Aksialni sklop EAMM-A-V25-42A

Številka dela: 4582608

★ Osnovni program

FESTO

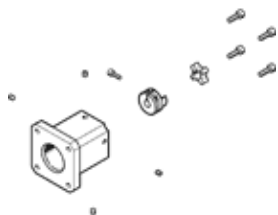

## Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Imenska dolžina	40 mm
Položaj vgradnje	poljuben
Maks. število vrtljajev	10.000 1/min
LABS (PWIS) skladnost	VDMA24364-B2-L
Temperatura skladiščenja	-25 ... 60 °C
Relativna vlažnost zraka	0 - 95 %
Vrsta zaščite	IP40
Temperatura okolice	-10 ... 60 °C
Masni vztrajnostni moment	0,19 kgmm <sup>2</sup>
Prenosni vrtilni moment	0,5 Nm
Masa izdelka	83 g
Koda vmesnika aktuatorja	V25
Koda vmesnika, motor in	42A
Opomba o materialu	Ustreza RoHS