


# Pogonska enota kroglične pipe VZPR-BPD-22-R12R

Številka dela: 540528

FESTO

Sestavljen iz pnevmatičnega zasučnega pogona DAPS, kombiniran s kroglično pipo 2/2 potno VAPB v izvedbi iz nerjavnega jekla.

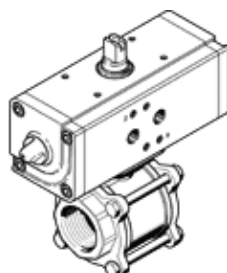

## Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Konstruktivna zgradba	2-potna kroglična pipa Zasučni pogon
Način vklopa	električni pnevmatičen
Položaj vgradnje	poljuben
Način pritrditve	CNOMO z notranjim navojem
Priključek procesnega ventila	Rp1/2
Prikazovalnik položaja vklopa	Smer gumba = smer toka
Imenski premer DN	16
Obratovalni tlak, pogon kroglične pipe	1 ... 8,4 bar
Obratovalni tlak procesnega ventila	63
Temperatura medija	-20 ... 150 °C
Temperatura okolice	-20 ... 80 °C
Opomba o materialu	Vsebuje materiale, ki vsebujejo LABS
Odobritev za živilsko industrijo	ne
Masa izdelka	1.700 g
Razred odpornosti proti koroziji KBK	3