

 

Mejno stikalo

SMT-8M-PS-24V-K-0,3-M8D

Številka dela: 543866

FESTO

električen, brezkontakten, PNP, za pogone s T-utorom, montaža od zgoraj, z vtičem M8.

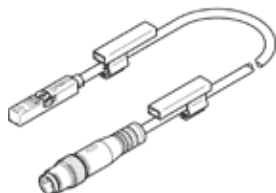

Podatkovni list

| Značilnost | Vrednost |
|--|--|
| Dovoljenje | C-Tick c UL us - Listed (OL) |
| CE oznaka (glejte izjavo o skladnosti) | po EMC smernici EU |
| Opomba o materialu | Brez bakra in PTFE Ustreza RoHS |
| Princip merjenja | magnetorezistiven |
| Temperatura okolice | -20 ... 70 °C |
| Izhod stikala | PNP |
| Stikalni element | Vklopni kontakt |
| Maks. izhodni tok | 100 mA |
| Maks. preklopna moč DC | 3 W |
| Kratkostična odpornost | Pulzirajoč |
| Odpornost na preobremenitve | na voljo |
| Območje obratovalne napetosti DC | 10 ... 30 V |
| Zaščita pred zamenjavo polov | za vse električne priključke |
| Električni priključek | Kabel z vtičem M8x1 3-polni vrtljiv navoj |
| Smer izhoda priključka | vzdolž |
| Pogoji preskušanja voda | Energetska veriga: 5 milijonov ciklov, upogibni polmer 75 mm Upogibna trdnosti po Festo standardu, pogoji preskušanja na zahtevo Pogoji preskušanja na zahtevo |
| Dolžina kabla | 0,3 m |
| Lastnost vodnika | Standarden + vlečna veriga |
| Informacije o materialu oplaščenja kabla | TPE-U(PU) odporno na olje |
| Način pritrditve | fiksno privit vstavljen od zgoraj v utor |
| Masa izdelka | 8,9 g |
| Informacije o materialu ohišja | Med (medenina) PA TPE-U(PU) visokolegirano jeklo, nerjavno nikljan |
| Temperatura okolice, premični kabli | -5 ... 70 °C |
| Vrsta zaščite | IP65 IP68 |