

 

# Magnetni ventil

## MOFHB-3-1/4

Številka dela: 546053  
Izdelek, ki se opušča

FESTO

Tip, ki se opušča. Dobavljiv do 2018. Za alternativni izdelek si oglejte portal za podporo.

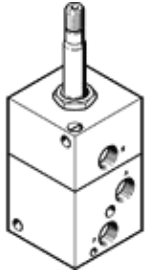

## Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Ventil	3/2 odprt monostabilen
Način vklopa	električni
Normalni imenski pretok	600 l/min
Obratovalni tlak	2 ... 8 bar
Konstruktivna zgradba	Krožnikast sedež
Način vračanja	mehanska vzmet
Vrsta zaščite	IP65
Imenska velikost	7 mm
Položaj vgradnje	poljuben
Pomožni ročni vklop	zaskočljiv
Čas preklopa izključen	21 ms
Čas preklopa vključen	18 ms
Razred odpornosti proti koroziji KBK	2 - zmerna korozijska obremenitev
Temperatura medija	-10 ... 60 °C
Temperatura okolice	-5 ... 40 °C
Masa izdelka	565 g
Priključek krmilnega izpuha 84	M5
Pnevmatični priključek 1	G1/4
Pnevmatični priključek 2	G1/4
Pnevmatični priključek 3	G1/4
Informacije o materialu tesnil	NBR
Informacije o materialu ohišja	Aluminij eloksiran