

Cev iz umetne mase

PUN-5/32X1/32-U-NT-500


Številka dela: 546660

FESTO

kalibrirana zunaj, primerena za QS in QB vtične priključke.

Ta izdelek je na voljo samo preko družbe Festo ZDA.

Old part no. 13028564

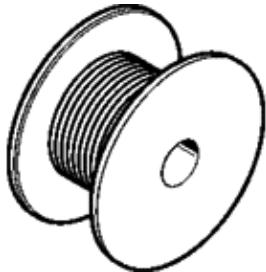

Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Zunanji premer, cole	5/32
Notranji premer, cole	3/32
Min. polmer krivljenja	0,202 "
Obratovalni tlak v odvisnosti od temperature	-14 ... 150 Psi
Delovni medij	filtriran stisnjen zrak Vakuum
Temperatura okolice	-68 ... 140 °F
Masa izdelka glede na dolžino	0,103 oz/ft
Barva	naravno
Trdota v Shore	A 98 +/- 3
Opomba o materialu	Brez bakra in PTFE
Informacije o materialu cevi	TPE-U(PU)