


Vložek generatorja vakuuma VN-20-L

Številka dela: 547702

FESTO

za vakuumske sesalne šobe VN, velik sesalni volumni tok.

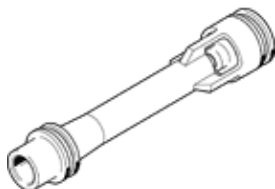

Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Imenska velikost lavalove šobe	2 mm
Položaj vgradnje	poljuben
Karakteristika ejektorja	Standarden velik sesalni volumen
Obratovalni tlak	1 ... 8 bar
Imenski obratovalni tlak	6 bar
Maks. sesalni volumni tok glede na atmosfero	184,4 l/min
Čas za napajanje pri imenskem obratovalnem tlaku	0,17 s
Delovni medij	Stisnjen zrak po ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Opozorilo za obratovalni in krmilni medij	Obratovanje z naoljevanjem ni možno
Razred odpornosti proti koroziji KBK	2 - zmerna korozijska obremenitev
LABS (PWIS) skladnost	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura medija	0 ... 60 °C
Temperatura okolice	0 ... 60 °C
Masa izdelka	3,75 g
Material, tesnilo	NBR
Material, zbiralna šoba	POM
Material, šoba curka	Aluminijeva litina za kovanje