


# Modul meh DADB-V6-40-S10-50

Številka dela: 553291

FESTO

za standardne valje po ISO 15552.

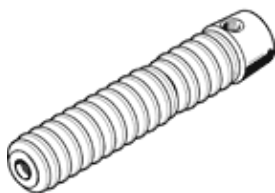

## Podatkovni list

| Značilnost                           | Vrednost                                   |
|--------------------------------------|--|
| Zunanji premer                       | 46 mm                                      |
| Velikost                             | 40   |
| Območje giba                         | 10 ... 50 mm                               |
| Podaljšanje batnice                  | 28 mm                                      |
| Oblika                               | okrogel                                    |
| Položaj vgradnje                     | poljuben                                   |
| Konstruktivska zgradba               | Sklop meha<br>z združenim izpuhom          |
| Razred odpornosti proti koroziji KBK | 3 - močna korozijska obremenitev           |
| LABS (PWIS) skladnost                | VDMA24364-B2-L                             |
| Odpornost na medije                  | Prah<br>Odrezki<br>Olja<br>Masti<br>Bencin |
| Vrsta zaščite                        | IP54                                       |
| Temperatura okolice                  | -10 ... 80 °C                              |
| Masa izdelka                         | 42 g                                       |
| Način pritrditve                     | zdrsen<br>z navojnim zatičem               |
| Pnevmatični priključek               | G1/8                                       |
| Opomba o materialu                   | Ustreza RoHS                               |
| Material, prilagoditveni deli        | Ojačan PA                                  |
| Material, tesnilo                    | NBR  |
| Material, meh                        | NBR  |
| Material, navojni zatiči             | visokolegirano jeklo, nerjavno             |