


# Modul meh DADB-V6-40-S126-175

Številka dela: 553295

FESTO

za standardne valje po ISO 15552.

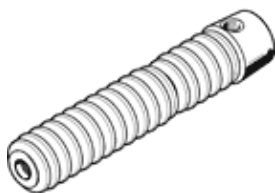

## Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Zunanji premer	46 mm
Velikost	40
Območje giba	126 ... 175 mm
Podaljšanje batnice	56 mm
Oblika	okrogel
Položaj vgradnje	poljuben
Konstruktivska zgradba	Sklop meha z združenim izpuhom
Razred odpornosti proti koroziji KBK	3 - močna korozijska obremenitev
LABS (PWIS) skladnost	VDMA24364-B2-L
Odpornost na medije	Prah Odrezki Olja Masti Bencin
Vrsta zaščite	IP54
Temperatura okolice	-10 ... 80 °C
Masa izdelka	68 g
Način pritrditve	zdrsen z navojnim zatičem
Pnevmatični priključek	G1/8
Opomba o materialu	Ustreza RoHS
Material, prilagoditveni deli	Ojačan PA
Material, tesnilo	NBR
Material, meh	NBR
Material, navojni zatiči	visokolegirano jeklo, nerjavno