


# Prirobnica motorja EAMF-A-28C-40A

Številka dela: 558904

FESTO

primeren za ročično os EGSA.

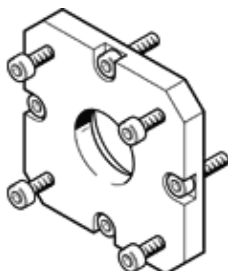

## Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Velikost	28
Položaj vgradnje	poljuben
Temperatura skladiščenja	-25 ... 60 °C
Relativna vlažnost zraka	0 - 95 %
Temperatura okolice	0 ... 50 °C
Opomba o materialu	Ustreza RoHS