


Paralelni sklop EAMM-U-A19-40A

Številka dela: 559785

FESTO

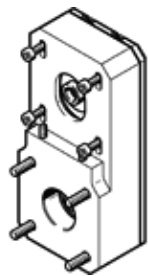

Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Velikost	19
Položaj vgradnje	poljuben
Maks. število vrtljajev	6.000 1/min
Temperatura skladiščenja	-25 ... 60 °C
Relativna vlažnost zraka	0 - 95 %
Vrsta zaščite	IP40
Temperatura okolice	0 ... 50 °C
Masni vztrajnostni moment	2,868 kgmm ²
Obratovalni moment brez obremenitve	0,05 Nm
Prenosni vrtilni moment	1 Nm
Masa izdelka	270 g
Opomba o materialu	Ustreza RoHS