


# Priključni blok VABM-B10-20E-N38-9-P3

Številka dela: 576460

FESTO

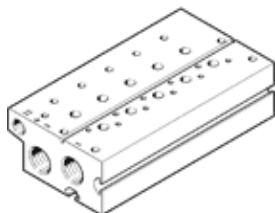

## Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Dimenzija rastra	22 mm
Položaj vgradnje	poljuben
Maks. število ventilskih mest	9
Razred odpornosti proti koroziji KBK	2 - zmerna korozijska obremenitev
LABS (PWIS) skladnost	VDMA24364-B1/B2-L
Masa izdelka	1.326 g
Način pritrditve	s skošnjo izvrtino
Priključek krmilnega zraka 12	1/8 NPT
Pnevmatični priključek 1	3/8 NPT
Pnevmatični priključek 3	3/8 NPT
Opomba o materialu	Ustreza RoHS
Material, priključna letev	Aluminijeva litina za kovanje