


Glušnik U-3/4-B

Številka dela: 6845

FESTO

za zmanjševanje hrupa in preprečevanje onesnaženja na odzračitvenih priključkih pnevmatičnih komponent.

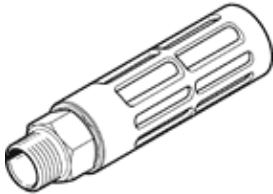

Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Položaj vgradnje	poljuben
Obratovalni tlak celotnega temperaturnega območja	0 ... 1 MPa 0 ... 10 bar 0 ... 145 psi
Pretok v atmosfero	10.000 l/min
Delovni medij	Stisnjen zrak po ISO8573-1:2010 [7:-:-]
Opozorilo za obratovalni in krmilni medij	Možno obratovanje z naoljevanjem
Razred odpornosti proti koroziji KBK	1 - nizka korozijska obremenitev
LABS (PWIS) skladnost	VDMA24364-B1/B2-L
Nivo glasnosti	83 dB(A)
Temperatura okolice	-10 ... 70 °C
Masa izdelka	120 g
Pnevmatični priključek	G3/4
Material, dušilni vložek	PE
Material, navojni čep	Aluminij
Opomba o materialu	Ustreza RoHS
Material, ohišje	Aluminij