


Adapterski modul DHAA-G-R3-16-B18-10

Številka dela: 8071917

FESTO

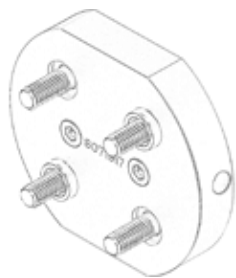

Podatkovni list

| Značilnost | Vrednost |
|--------------------------------------|-----------------------------------|
| Velikost | 16 |
| Položaj vgradnje | poljuben |
| Razred odpornosti proti koroziji KBK | 2 - zmerna korozijska obremenitev |
| LABS (PWIS) skladnost | VDMA24364-B2-L |
| Temperatura okolice | 0 ... 50 °C |
| Masa izdelka | 40 g |
| Način pritrditve | z notranjim navojem |
| Material, adapter | Al zlitina za kovanje, eloksirana |
| Material, vijaki | Jeklo, pocinkano |