


气爪夹头上的安装孔

BUB-HGPD-16

产品代号: 1180947

FESTO

适合平行抓手 HGPD。

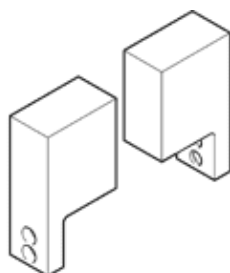

技术参数

特性	值
尺寸	16
装配位置	任意
耐腐蚀等级 CRC	2 – 中等腐蚀影响
PWIS 符合性	VDMA24364-B2-L
环境温度	5 ... 60 °C
符合夹头标准的产品重量	25 g
安装类型	带通孔和定位轴套
材料备注	符合 RoHS
材料信息, 未加工的部分	锻造铝合金