


气爪夹头上的安装孔

BUB-HGDD-35

产品代号: 1180955

FESTO

适合三点抓手 HGDD。

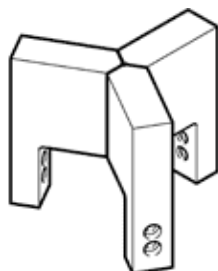

技术参数

特性	值
尺寸	35
装配位置	任意
耐腐蚀等级 CRC	2 – 中等腐蚀影响
PWIS 符合性	VDMA24364-B2-L
环境温度	5 ... 60 °C
符合夹头标准的产品重量	57 g
安装类型	带通孔和定位轴套
材料备注	符合 RoHS
材料信息，未加工的部分	锻造铝合金