

# 减压阀 LRMA-1/8-QS-4

 

产品代号: 153489  
将被停止供应的产品

FESTO

带压力表

将停止供货的产品，

供货至2021。请访问门户网站的支持端口以查找替代产品。

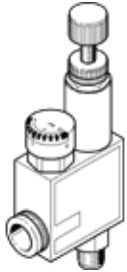

## 技术参数

特性	值
控制器功能	输出压力恒定 带第二排气通道
气动连接, 气口 1	G1/8
气动连接, 气口 2	QS-4
安装类型	带通孔
标准额定流量	59 l/min
输入压力 1	0 ... 9 bar
环境温度	0 ... 60 °C
材料信息, 壳体	PBT-加强
工作介质	压缩空气符合ISO8573-1:2010 [7:-:-]
驱动器锁	带锁紧螺母的
装配位置	任意
设计结构	直控式活塞调节器 具有环路气源系统
压力表	带压力表
压力控制范围	1 ... 8 bar
产品重量	54.5 g
材料信息, 螺纹塞	黄铜 镀镍
材料信息, 螺纹密封	PTFE