


# 气路板模块

## MHA1-PR6-3-PI-PCBM

产品代号: 197254

FESTO

用于安装底座阀 MHA1-...-PI 的印刷电路板, 带气多针插头.

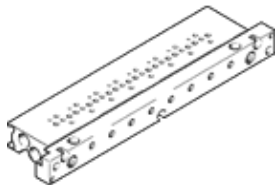

### 技术参数

特性	值
阀位的最大数量	6
工作压力	0 ... 8 bar
工作介质	压缩空气符合ISO8573-1:2010 [7:4:4]
关于工作和先导介质的说明	可以使用经过润滑的压缩空气 (一旦使用后要求一直使用经过润滑的压缩空气)
耐腐蚀等级 CRC	2 - 中等腐蚀影响
PWIS 符合性	VDMA24364-B2-L
环境温度	0 ... 40 °C
阀的安装方式	具有内 ( 阴 ) 螺纹
气动连接, 气口 1	M5
气动连接, 气口 2	M3
气动连接, 气口 3	M5
材料信息, 连接板	锻造铝合金