


脚架安装件 DAMH-Q12-40

产品代号: 3371846

FESTO

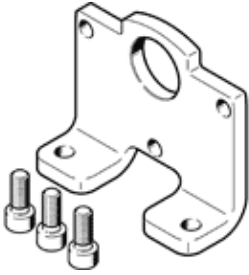

技术参数

| 特性 | 值 |
|-----------|----------------|
| 尺寸 | 40 |
| 装配位置 | 任意 |
| 耐腐蚀等级 CRC | 1 – 低腐蚀影响 |
| PWIS 符合性 | VDMA24364-B2-L |
| 环境温度 | 0 ... 60 °C |
| 最大紧固扭矩 | 18 Nm |
| 产品重量 | 529 g |
| 安装类型 | 带通孔 |
| 材料备注 | 符合 RoHS |
| 材料信息, 支架 | 钢, 镀锌 |