
 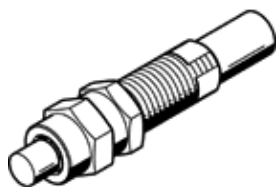


# 液压缓冲器 YSRW-DGC-40/50

产品代号: 540353

FESTO

用于DGC和DGCI直线驱动器。



## 技术参数

特性	值
尺寸	40 50
缓冲	自调节 软特性
装配位置	任何
位置检测	无
最大冲击速度	3 m/s
工作模式	单作用 推的动作
耐腐蚀等级 CRC	2
环境温度	-10 ... 80 °C
安装类型	带锁定螺母
材料备注	不含有黄铜和PTFE 符合 RoHS
活塞杆的材料信息	高合金钢