


# 气爪夹头上的安装孔

## BUB-HGDT-25

产品代号: 541101

FESTO

适合 HGDT 3点式气爪.

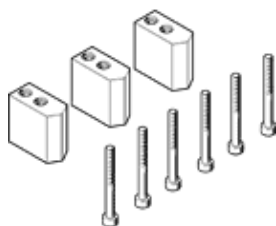

### 技术参数

特性	值
尺寸	25
装配位置	任意
耐腐蚀等级 CRC	2 – 中等腐蚀影响
PWIS 符合性	VDMA24364-B1/B2-L
环境温度	5 ... 60 °C
符合夹头标准的产品重量	10 g
安装类型	带通孔和定位轴套
材料备注	符合 RoHS
材料信息, 未加工的部分	锻造铝合金