


二维悬臂 DHSF-DGE25ZR-DGE25ZR

产品代号: 543019

FESTO

包含电动齿带驱动轴，带有球轴承 导向和被动导向轴，
精确而高效的定位。特定的接口，用于连接到
Festo的旋转驱动器和气爪上。
作为一个安装组件或是一个经过完全安装和装配的系统来订购。
请点击上方的 FAX 符号发送您的要求，以获得非正式的报价

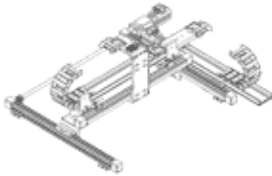

技术参数

特性	值
设备	二维悬臂 1.0-3.0
有效负载	0 ... 6 kg
驱动单元, Y 轴	DGE-25-ZR-KF
驱动系统, Y 轴	电动的 齿带驱动器, 带球轴承导向
中间位置, Y 轴	Any
行程, Y 轴	0 ... 1,300 mm
终点位置的重复精度, Y 轴	± 0,1 mm
中间位置的重复精度, Y 轴	± 0,1 mm
驱动单元, X 轴	DGE-25-ZR-KF
驱动系统, X 轴	电动的 齿带驱动器, 带球轴承导向
中间位置, X 轴	Any
行程, X 轴	0 ... 2,000 mm
终点位置的重复精度, X 轴	± 0,1 mm
中间位置的重复精度, X 轴	± 0,1 mm