


# 连接电缆

## NEBV-H1G2L-P-1-LE2

产品代号: 554030

FESTO

f 黠 Magnetventile MH1, ohne LED.

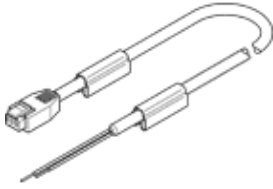

### 技术参数

特性	值
装配位置	任何
电缆属性	F 黠 statische Anwendungen
极性容错保护	否
工作状态显示	黄色 LED
工作电压范围 AC	4.5 ... 26.4 V
工作电压范围 DC	4.5 ... 26.4 V
最高输出电流	2,000 mA
Sto 黠pannungsfestigkeit	0.8 kV
耐腐蚀等级 CRC	4
防护等级	IP40
环境温度	-5 ... 70 °C -20 ... 70 °C
产品重量	24 g
电连接	2芯 直列式插座 / 电缆
电缆长度	1 m
安装类型	夹子
颜色编码, 缆芯绝缘	针 1 = 黑色 Pin 3 = schwarz/rot
材料备注	不含有黄铜和PTFE
外壳的材料信息	POM PUR
电缆护套的材料信息	PVC