


# 气路条

## VABM-B6-E-N14-4

产品代号: 568186

FESTO

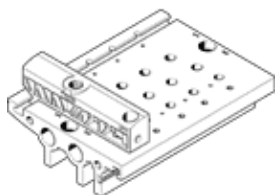

### 技术参数

特性	值
宽度尺寸	21 mm
阀位的最大数量	4
耐腐蚀等级 CRC	2 – 中等腐蚀影响
最大紧固扭矩, H-导轨安装	1.5 Nm
最大紧固扭矩, 阀安装	2 Nm
最大紧固扭矩, 墙面安装	5 Nm
产品重量	400 g
先导气口 12/14	NPT1/8-27
气动连接, 气口 1	NPT1/4-18
气动连接, 气口 3	NPT1/4-18
材料备注	不含有黄铜和PTFE 符合 RoHS
材料信息, 气路板	锻造铝合金