


## 气路条

### VABM-L1-10G-G18-7-GR

产品代号: 573426

FESTO

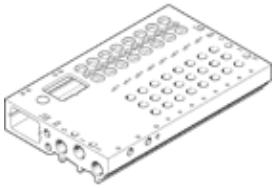

## 技术参数

特性	值
宽度尺寸	10.5 mm
装配位置	任意
阀位的最大数量	7
授权	c UL us - Recognized (OL)
耐腐蚀等级 CRC	2 - 中等腐蚀影响
PWIS 符合性	VDMA24364-B1/B2-L
储藏温度	-20 ... 60 °C
产品重量	431 g
先导气口12/14	M5
先导排气口82/84	M5
气动连接, 气口 1	G1/8
气动连接, 气口 3	G1/8
气动连接, 气口 5	G1/8
材料备注	符合 RoHS
材料信息, 气路板	锻造铝合金