


齿轮箱 EMGC-60-P-G3-SEC-67

产品代号: 8000612
将被停止供应的产品

将停止供货的产品，
供货至2026。请访问门户网站的支持端口以查找替代产品。

FESTO

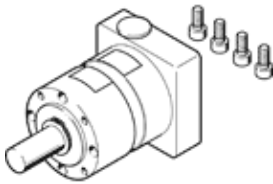

技术参数

特性	值
减速机法兰规格	60 mm
电机法兰规格	67 mm
扭转时的反冲	0.5 deg
齿轮箱类型	行星齿轮组
减速比	3:1
最高输入速度	6,000 1/min
减速机构的工作	-20 ... 90 °C
PWIS 符合性	VDMA24364 区域III
防护等级	IP54
持续输出扭矩	20 Nm
齿轮单元的质量惯性矩	0.4 kgcm ²
最高输出扭矩	36 Nm
最高效率	94 %
抗扭力	2.4 Nm/arcmin
产品重量	900 g
接口码，电机输出	60H
接口代码，马达输入	67A
材料备注	符合 RoHS