


# 齿轮箱 EMGC-60-P-G7-SEC-67

产品代号: 8000615  
将被停止供应的产品

将停止供货的产品，  
供货至2026。请访问门户网站的支持端口以查找替代产品。

FESTO

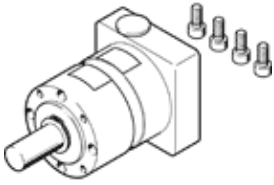

## 技术参数

| 特性         | 值                     |
|------------|-----------------------|
| 减速机法兰规格    | 60 mm                 |
| 电机法兰规格     | 67 mm                 |
| 扭转时的反冲     | 0.5 deg               |
| 齿轮箱类型      | 行星齿轮组                 |
| 减速比        | 7:1                   |
| 最高输入速度     | 6,000 1/min           |
| 减速机构的工作    | -20 ... 90 °C         |
| PWIS 符合性   | VDMA24364 区域III       |
| 防护等级       | IP54                  |
| 持续输出扭矩     | 26 Nm                 |
| 齿轮单元的质量惯性矩 | 0.3 kgcm <sup>2</sup> |
| 最高输出扭矩     | 44 Nm                 |
| 最高效率       | 94 %                  |
| 抗扭力        | 1.7 Nm/arcmin         |
| 产品重量       | 900 g                 |
| 接口码，电机输出   | 60H                   |
| 接口代码，马达输入  | 67A                   |
| 材料备注       | 符合 RoHS               |